

形A6H


スライドディップスイッチ

CSM_A6H_DS_J_1_11

超薄形のハーフピッチ スライドディップスイッチ

- 業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
- ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(当社従来品比)。
- シールテープ付タイプは洗浄可能。
- エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。

RoHS適合

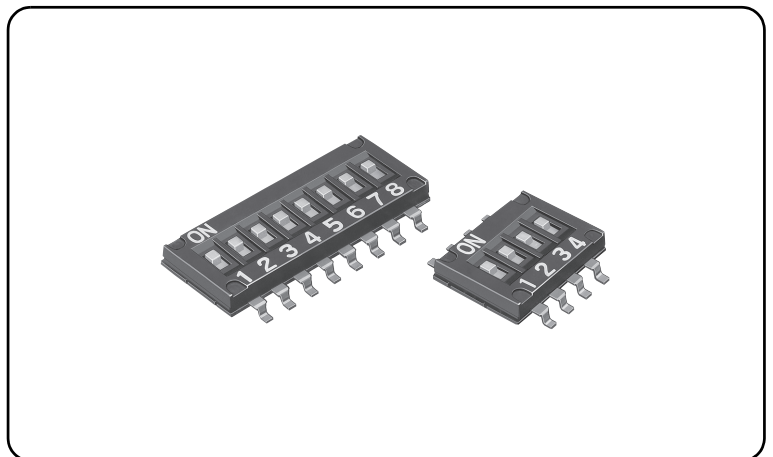

種類

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ	フラットタイプ								
	標準					シールテープ付			
									
梱包形態	スティック 梱包単位	スティック	エンボステーピング			スティック	エンボステーピング		
			標準梱包 (4,000個単位)	小口梱包 (500個単位)	100個リール (100個単位)		標準梱包 (4,000個単位)	小口梱包 (500個単位)	100個リール (100個単位)
極数									
2	125	◎形A6H-2101	形A6H-2101-P	形A6H-2101-PM	形A6H-2101-R100	◎形A6H-2102	形A6H-2102-P	◎形A6H-2102-PM	形A6H-2102-R100
4	75	◎形A6H-4101	形A6H-4101-P	◎形A6H-4101-PM	◎形A6H-4101-R100	◎形A6H-4102	形A6H-4102-P	◎形A6H-4102-PM	◎形A6H-4102-R100
6	54	◎形A6H-6101	形A6H-6101-P	形A6H-6101-PM	形A6H-6101-R100	◎形A6H-6102	形A6H-6102-P	◎形A6H-6102-PM	形A6H-6102-R100
8	40	◎形A6H-8101	形A6H-8101-P	◎形A6H-8101-PM	◎形A6H-8101-R100	◎形A6H-8102	◎形A6H-8102-P	◎形A6H-8102-PM	◎形A6H-8102-R100
10	33	◎形A6H-0101	形A6H-0101-P	形A6H-0101-PM	形A6H-0101-R100	◎形A6H-0102	形A6H-0102-P	形A6H-0102-PM	形A6H-0102-R100

注: 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。




定格/性能

定格(抵抗負荷)	DC24V 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲	-20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
使用湿度範囲	35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)	200mΩ以下
耐電圧	端子間 AC300V 1min
振動	誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作 300m/s ² 以上
電氣的耐久性	1,000回以上
洗浄	標準:不可、シールテープ付:可
保護構造	IEC IP40
操作力	0.29~4.9N
質量	0.06g(2極) 0.09g(4極) 0.12g(6極) 0.15g(8極) 0.18g(10極)


■外形寸法 (単位:mm)

●フラットタイプ

 
- 標準
 形A6H-□101
 形A6H-□101-P
 形A6H-□101-PM
 形A6H-□101-R100

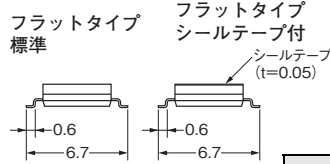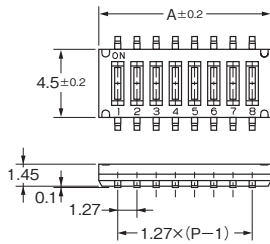

プリント基板パッド寸法(参考)
(TOP VIEW)

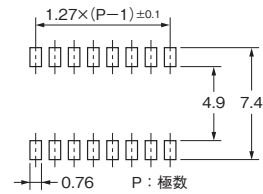

 - シールテープ付
 形A6H-□102
 形A6H-□102-P
 形A6H-□102-PM
 形A6H-□102-R100




極数	形式		A寸法
	標準タイプ	シールテープ付タイプ	
2	形A6H-2101	形A6H-2102	3.77
4	形A6H-4101	形A6H-4102	6.31
6	形A6H-6101	形A6H-6102	8.85
8	形A6H-8101	形A6H-8102	11.39
10	形A6H-0101	形A6H-0102	13.93

A
6
H


注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

■内部接続

 内部接続図
(TOP VIEW)



■エンボステーピングの包装仕様

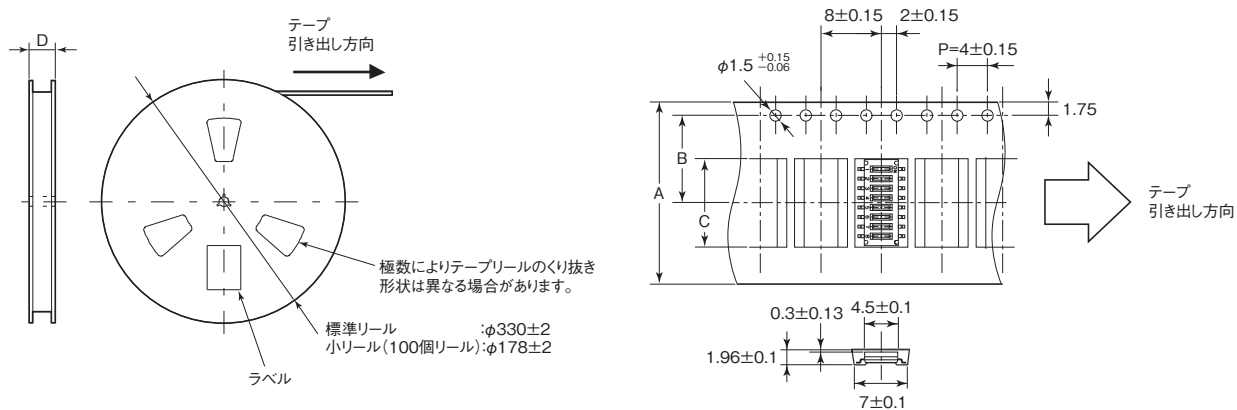

項目	極数	2極	4極	6極	8極	10極
A	$\begin{matrix} +0.4 \\ -0.2 \end{matrix}$	12	12	24	24	24
B	± 0.15	5.5	5.5	11.5	11.5	11.5
C		(4.2)	(6.6)	(11.7)	(11.7)	(14.4)
D		(18)	(18)	(30)	(30)	(30)
標準梱包				4000		
小口梱包				500		
100個リール				100		

■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」をご覧ください。