


## ■形XG5M用工具

### ●簡易圧接工具 形XY2B-7006

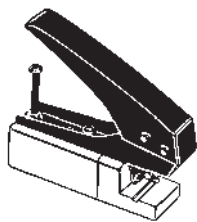

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

形式	最小梱包単位(個)
◎形XY2B-7006	1


この簡易圧接工具は、超小型・軽量のため実験室などで試作用に、あるいは機器のメンテナンス時の修理用に最適です。

### 仕様

適用コネクタ	形XG5M-N
適合電線	AWG24~28(電線外径 φ1.1~1.3mm)
外形寸法	25(W)×100(D)×80(H)mm
質量	約180g

注. 機能・操作の詳細については別途準備しています取扱説明書をご参照ください。

### ●コンタクト引抜工具 形XY2E-0001

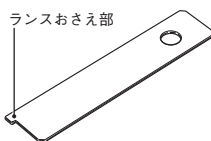

(納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)


形式	最小梱包単位(個)
形XY2E-0001	1

誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすときに用います。

### コンタクト交換の方法


誤圧接をした場合にコンタクトを引き抜く場合は、コンタクト引抜工具を必ずお使いください。

- (1)カバーをはずしてください。
- (2)ハウジングのランス穴に工具のランスおさえ部を挿入し、ランスをハウジング内側におさえてください。
- (3)ランスをおさえた状態でコンタクトを引き抜いてください。
- (4)新しい予備端子を挿入してください。

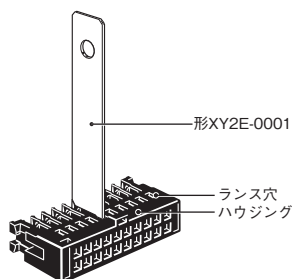

## ■工具

### ●簡易型電動順次圧接機 形XY2B-2104-N

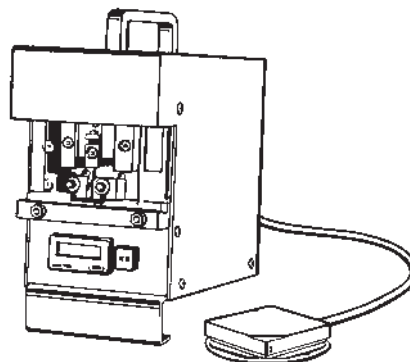

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

形式	最小梱包単位(個)
◎形XY2B-2104-N	1

この簡易型電動順次圧接機は、形XG5バラ線圧接コネクタ専用の圧接工具です。

### 仕様

ストローク	13mm
モーター速度	83/100rpm(50/60Hz)
送りピッチ	2.54mm
操作	フットスイッチ
質量	約6kg
定格電圧	0.5A 100VAC(50/60Hz)
ヒューズ	1A
外形寸法	120(W)×225(D)×225(H)mm

注. 機能・操作の詳細については別途準備しています取扱説明書をご参照ください。

### 適用コネクタ/適用電線

適用コネクタ	コンタクト No.	適用電線			
		適用電線 UL-番号	電線サイズ [素線数(本)/素線径(mm)]	断面積 (mm <sup>2</sup> )	被覆外径 (mm)
形XG5M-□□31-N 形XG5M-□□32-N 形XG5M-□□33-N	No.1	UL1061	AWG24 [7/0.203]	0.21	1.1
形XG5M-□□34-N 形XG5M-□□35-N 形XG5M-□□36-N	No.2	UL1007	AWG26 [7/0.16]	0.13	1.3
			AWG28 [7/0.127]	0.09	1.2

注. 上記指定以外の電線はご使用にならないでください。